


# 接続ケーブル KMYZ-2-24-5-LED

製品番号: 34998

FESTO

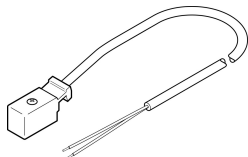

## データシート

特徴	値
海洋仕様	証明書を参照
スイッチ位置指示器	LED
取付方法	セルフタッピングネジ付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	90 g
電気接続	2ピン/2線 L型ソケット / ケーブル 角形 / オープンエンド
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	1 A
保護アース端子	なし
ケーブル長	5 m
ケーブル特性	標準
ケーブル径	3.4 mm
ケーブル構造	2x0.25mm <sup>2</sup>
保護等級	IP65
周囲温度	-10 -C...50 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
材質 ハウジング	PA
プラグ接点材質	ブロンズ