


# ガイド付シリンダ FEN-8/10- -GF

部品番号: 35196

FESTO

回転防止と高精度ガイド用の滑りガイド

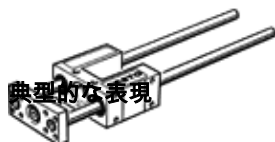

## データシート

特長	値
サイズ	8/10
ストローク	1 ... 100 mm
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
送り力	15 N
10mmストロークあたりの加算負荷率	8 g
0mmストロークの基本質量	332 g
10mmストロークあたりの加算質量	8 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	30 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.9 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	ステンレス
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy