 



両手操作用コントロールバルブ ZSB-1/8

部品番号: 3527

FESTO

両手操作による安全設計

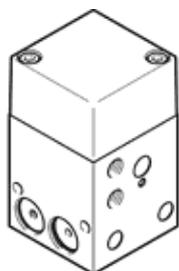

データシート

特長	値
オリフィス径	4 mm
操作方法	空気圧
構造	ポペットバルブ (スプリングリターン)
使用圧力	3 ... 8 bar
標準流量	50 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
CEマーク	EUマシンガイドライン準拠
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	490 g
取付方法	取付穴 雌ネジ オプション
外部パイロット接続ポート12	G1/8
外部パイロット接続ポート14	G1/8
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
材質 カバー	アルミダイカスト
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 陽極化処理