


アングルシートバルブ

VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3ALV-80-V

部品番号: 3536850

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in red brass. Over seat version, safety position closed, G thread, vacuum, nominal width 1 1/2".

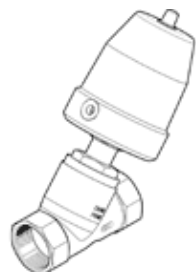

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 構造 | ボベットバルブ |
| 操作方法 | 空気圧 |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 取付方法 | ライン設備 |
| ラインコネクタ | DIN ISO 228準拠G1 1/2ねじカラー |
| オリフィス径 | 35 mm |
| バルブ機能 | 2方弁ノーマルクローズ |
| 流れ方向 | 逆流不可 |
| Pressure of medium | -0.09 ... 0 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 0 bar |
| プロセスバルブの呼び圧力 | 16 |
| 排気機能 | 絞り調整不可 |
| リターン方式 | メカスプリング |
| 制御方法 | 外部制御 |
| 接続ポート径 | 雌ネジG1/8 |
| Operating pressure MPa | 0.6 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 6 ... 10 bar |
| Operating pressure | 87 ... 145 psi |
| 流体 | 蒸気 不活性ガス ろ過 (200µm) 圧縮空気 |
| 流れ方向 | ガス用バルブシート |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 最高速度 | 600 mm2/s |
| 流体温度 | -10 ... 80 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| Kv値 | 30.5 m3/h |
| 材質 | RoHS対応 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material process valve housing | ガンメタ (赤色黄銅) |
| 材質番号 : プロセスバルブ本体 | CC499K |
| Material spindle seal | FPM |
| Material seat seal | FPM |
| 質量 | 2,600 g |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| Material drive housing | アルミニウム |