


真空パッド VASB-15-1/8-NBR

部品番号: 35411

FESTO

ガスケットOL付

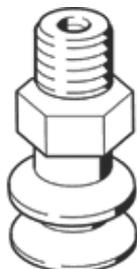

データシート

特長	値
オリフィス径	3 mm
真空パッド径	15 mm
吸着盤の有効径	12 mm
ポート位置	上面
真空パッドの形状	丸型、ベロー1.5段
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
破壊力：真空圧の70%	7.9 N
公称作動圧力の保持力	7.9 N
取付ネジ	G1/8
真空パッド取付	G 1/8
真空接続ポート	G1/8
色	黒
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	真鍮
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR