


# 真空パッド VASB-40-1/4-NBR

部品番号: 35413

FESTO

ガスケットOL付

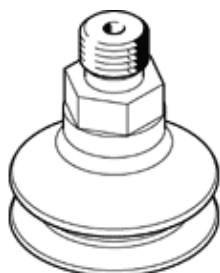

## データシート

特長	値
オリフィス径	4 mm
真空パッド径	40 mm
吸着盤の有効径	32 mm
ポート位置	上面
真空パッドの形状	丸型、ベロー1.5段
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
破壊力：真空圧の70%	56 N
公称作動圧力の保持力	56 N
取付ネジ	G1/4
真空パッド取付	G 1/4
真空接続ポート	G1/4
色	黒
シヨア硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	亜鉛ダイカスト
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR