


真空パッド VASB-100-1/4-NBR

製品番号: 35416

FESTO

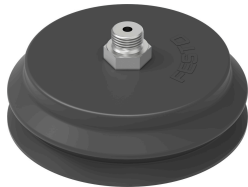

データシート

特徴	値
呼び径	4 mm
サクシヨンカップ径	100 mm
有効サクシヨンカップ径	85 mm
接続位置	上
サクシヨンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...80 °C
真空 70% 時の離脱力	397 N
公称使用圧力における保持力	397 N
固定ねじ	G1/4
サクシヨンカップマウント	G 1/4
真空接続	G1/4
色	黒
シヨア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	亜鉛ダイキャスト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	NBR