


# ソレノイドコイル VACC-S18-70-K5-3-U2D

部品番号: 3546949

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 230 V DC,  
flameproof enclosure.

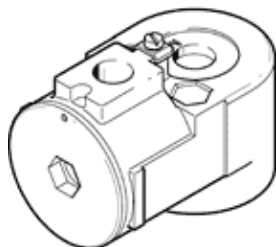

## データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	220V DC : 7W
許容電圧変動	-15 % / +10 %
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
EU外での防爆認証	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
防爆発火等級	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
質量	1,700 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口ねじNPT1/2
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	鍛造アルミ合金 ねずみ鋳鉄