

真空エジェクタ VAD-MYB-1/8

部品番号: 35553

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

ソレノイドバルブ内蔵

使用流体は無給油のものをご使用ください。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

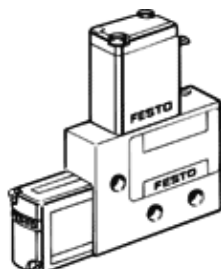

データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	0.7 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	高真空
内蔵機能	電気オンオフバルブ
構造	T形
使用圧力	1.5 ... 8 bar
最大真空圧力	85 %
定格	100 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	0 ... 40 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	0 ... 40 °C
質量	80 g
配線方式	プラグ
取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	M5
真空接続ポート	G1/8
Material housing	アルミニウム