 



近接スイッチ SMTO-6-PS-S-LED-24

部品番号: 35573

FESTO

発光ダイオード、保護回路内蔵、取付けキット無し
製造中止予定品、2012年まで注文可能

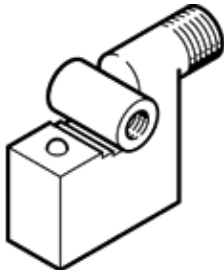

データシート

特長	値
デザイン	ブロック形
認証	C-Tick
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定原理	磁気近接
周囲温度	-25 ... 70 °C
出カスイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
応答時間 (ON)	<= 1 ms
応答時間	<= 1 ms
最大出力電流	200 mA
接点容量 DC	6 W
電圧降下	< 3 V
残存電流	<= 0.01 mA
短絡保護	パルス
過負荷度	可能
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	プラグ M12x1 3ピン
出力ポートコネクタ	横
プラグの最大締付トルク	0.5 Nm
取付方法	アクセサリ
質量	36 g
材質 ハウジング	PA-GF PUR 亜鉛ダイカスト
切換状態表示	黄色LED
保護仕様	IP67