 



# On-Off弁 HE-1/4-DB-MINI

部品番号: 3563687  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

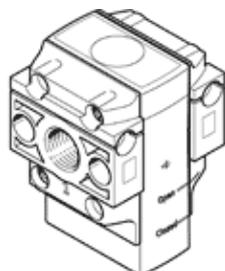

## データシート

特長	値
シリーズ	DB
サイズ	MINI
スクリーンサイズ	44 mm
構造	On-Offバルブ
操作方法	手動操作
シール	ソフトシール
排気機能	絞り調整不可
ロック機構	パッドロック (オプション)
手動操作	なし
制御方法	直動
バルブ機能	3方弁 (ダブル)
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
Cバルブ	6.3 l/sbar
bバルブ	0.8
標準流量	2,300 l/min
標準流量 (2->3)	700 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	ライン設備 取付穴
質量	66 g
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
Material Piston slide	POM
Material seals	FPM
Material housing	強化PA