


バーブエルボ

LCNH-1/8-PK-4

部品番号: 35986

FESTO

回転式、拡張ハウジング付、プラスチックチューブ形式PAN、P
UN、PL、PP、PU、PR、ガスケット付

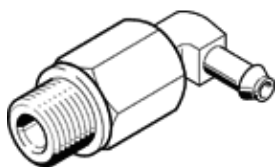

データシート

特長	値
オリフィス径	2.9 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	アルミニウム 亜鉛ダイカスト