


バーブエルボ LCNH-1/8-PK-6

部品番号: 35987

FESTO

回転式、拡張ハウジング付、プラスチックチューブ形式PAN、P
UN、PL、PP、PU、PR、ガスケット付

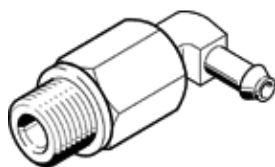

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|------------------------------|
| オリフィス径 | 4.9 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| エア接続ポート 1 | G1/8 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径8mmのチューブ用 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | アルミニウム 亜鉛ダイカスト |