


# バンプホースコネクタ N-1/8-P-6

製品番号: 3605

FESTO

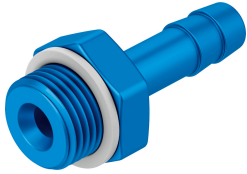

## データシート

特徴	値
呼び径	4.5 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
許容締付トルク	5 Nm
製品質量	3.33 g
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/8
空気圧接続 2	チューブ 内径6mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	アルミ, アルマイト