


コネクタ (雌ネジ)

N-1/4-P-6

部品番号: 3606

FESTO

シール用

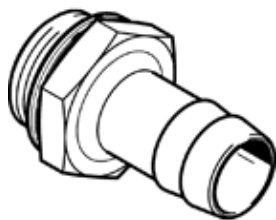

データシート

特長	値
オリフィス径	4.5 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	12 Nm
質量	6.3 g
エア接続ポート 1	G1/4 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	For tubing internal diameter 6 mm
材質	RoHS対応
Material housing	アルミアルマイト処理