


# コネクタ ( 雌ネジ )

N-3/8-P-9

部品番号: 3609

FESTO

シール用

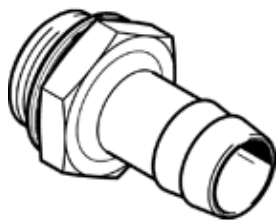

## データシート

特長	値
オリフィス径	7.6 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	15 Nm
質量	8.77 g
エア接続ポート 1	G3/8 ( 雄ネジ )
エア接続ポート 2	適用チューブ内径Φ9mm
材質	RoHS対応
Material housing	アルミアルマイト処理