


コネクタ (雌ネジ)

N-1/2-P-9

部品番号: 3610

FESTO

シール用

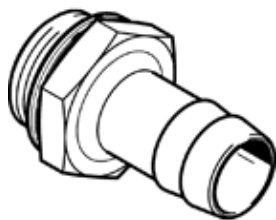

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|-------------------------------|
| オリフィス径 | 8 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 1 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 16 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 最大締付トルク | 18 Nm |
| 質量 | 15.1 g |
| エア接続ポート 1 | G1/2 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ内径Φ9mm |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | アルミアルマイト処理 |