

 

# ペローシリンダ

## EB-165-65

部品番号: 36487

FESTO

メンテナンスフリー  
スティックスリップ現象無し。

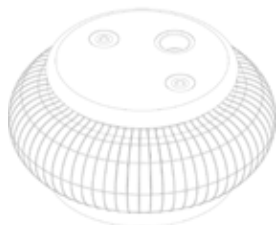

## データシート

特長	値
サイズ	165
設定径	180 mm
ストローク	65 mm
拡張時の最高値	115 mm
最大傾斜角	20 deg
最大オフセット	10 mm
最低設定高さ	51 mm
運転モード	単動
使用圧力	0 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010により圧縮空気[- : - : 4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 ... 70 °C
リセット力	200 N
質量	1,200 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G1/4
材質	RoHS対応
Material bellows	NR/BR
Material housing	鋼 亜鉛メッキ