 



# 押しボタン式バルブ K-3-M5

部品番号: 3660

FESTO

押ボタンにより操作

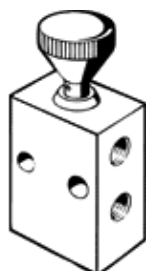

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
標準流量	80 l/min
使用圧力	-0.95 ... 8 bar
構造	ピストンシート
オリフィス径	2 mm
制御方法	直動
作動流体	ISO8573-1:2010 [---]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	23 N
質量	28 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
Material seals	NBR
Material housing	亜鉛ダイカスト