


コネクタ ACK-3/8-PK-6

製品番号: 3711

FESTO

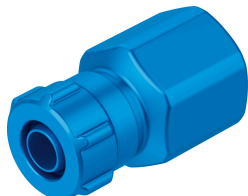

データシート

| 特徴 | 値 |
|----------------|---|
| 呼び径 | 5.3 mm |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | シールリング |
| 取付位置 | 任意 |
| 形状 | ストレート形 |
| 発注単位 | 10 |
| 全温度範囲の使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| 作動電圧の情報 | 水：最大0.6MPa(最大50°C) |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし) |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 水：OLシールリング使用時のみGねじ可能 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 定格締付トルク | 12.5 Nm |
| 定格締付トルクに対する許容 | ±20% |
| エア接続ポート 1 | 雌ねじ G3/8 |
| 空気圧接続 2 | チューブ 外径8mm用 パーブニップル用 内径6mm, ナット付 |
| 材質：ユニオンナット | 鍛造アルミ合金, アルマイト |
| ねじ付トラニオン材質 | 鍛造アルミ合金, アルマイト処理 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| シールリング材質 | 強化 PA TPE-U(PU) |