


クイックコネクタ

ACK-1/4-PK-6

部品番号: 3712

FESTO

雌ネジ、シールリング付

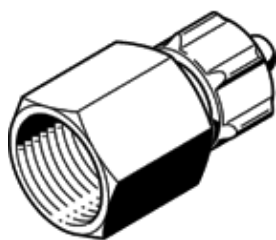

データシート

| 特長 | 値 |
|---|--|
| オリフィス径 | 5.3 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 使用圧力に注意 | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 締め付けトルク | 11 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 10 % |
| エア接続ポート 1 | 雌ネジ1/4 |
| エア接続ポート 2 | 外径8mmのチューブ用 内径6mm/バブニップル用 (ナット付) |
| Material of union nut | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material of threaded plug | Anodised wrought aluminium alloy |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material sealing ring | 強化PA TPE-U(PU) |