


# クイックコネクタ

## ACK-1/8-PK-4

部品番号: 3714

FESTO

雌ネジ、シールリング付

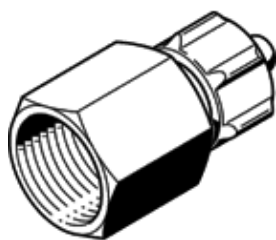

## データシート

特長	値
オリフィス径	3.4 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
使用圧力に注意	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice)
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 Water: G thread only possible with OL sealing ring
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	3.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
エア接続ポート 1	雌ネジG1/8
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用 内径4mm/バブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Material of threaded plug	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material sealing ring	強化PA TPE-U(PU)