


# Fin Gripper用グリッパフィンガ DHAS-GF-80-U-BU

部品番号: 3998964

FESTO

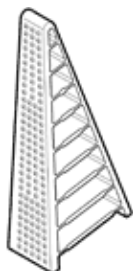

## データシート

特長	値
サイズ	80
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	10 ... 50 °C
質量	13 g
材質	RoHS対応
Material clamp jaws	TPE-U(PU)