


セレクトバルブ VHEF-ES-B52-G18

製品番号: 4106816

FESTO

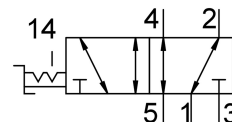

データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポートダブル
操作方法	手動
幅	20 mm
標準公称流量	750 l/min
空気圧作動ポート	G1/8
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa
作動電圧	-0.95 bar...10 bar
構造	ピストン ゲートバルブ
呼び径	5.2 mm
排気機能	スロットル調整可
使用に関する注記	手動でのみ操作可能
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ロック
制御方法	ダイレクト
流れ方向	リバーシブル
被服	ポジティブオーバーラップ
最大スイッチング周波数	0.5 Hz
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
操作トルク	0.2 Nm
作動にかかる最大の力	200 N
作動にかかる最大横荷重	200 N
製品質量	235 g

特徴	値
取付方法	オプション： フロントパネル取付 取付穴付
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/8
空気圧接続 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質：カバー	強化 PA
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質：レバー	強化 PA