


# Tクイックコネクタ

## TCK-1/8-PK-3

部品番号: 4137

FESTO

回転形、シールリング2個付

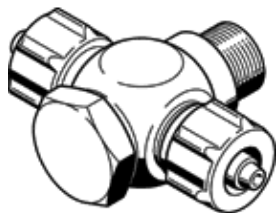

## データシート

| 特長  | 値                                   |
|---|-------------------------------------|
| オリフィス径  | 2 mm                                |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ                                 | シールリング                              |
| 取付方向  | 任意                                  |
| デザイン  | T形                                  |
| 容器サイズ   | 10                                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa                    |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 10 bar                    |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi                 |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア         |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                              |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| 周囲温度  | -10 ... 60 °C                       |
| 締め付けトルク   | 3.5 Nm                              |
| 締め付けトルク公差                                       | ± 20 %                              |
| エア接続ポート 1                                       | G1/8 (雄ネジ)                          |
| エア接続ポート 2                                       | 外径4mmのチューブ用<br>内径3mmバーブニップル用 (ナット付) |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy    |
| 材質  | RoHS対応                              |
| Material sealing ring                           | 強化PA<br>TPE-U(PU)                   |
| Material housing                                | 亜鉛ダイカスト                             |
| Material hollow bolt                            | Anodised wrought aluminium alloy    |
| Material swivel fitting                         | 亜鉛ダイカスト                             |