 



ORブロック
OS-PK-3-6/3
部品番号: 4232

FESTO

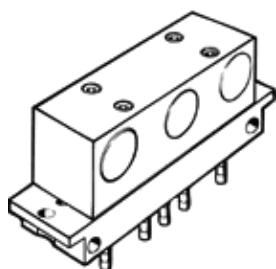

データシート

特長	値
バルブ機能	OR機能
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 2	PK-3
取付方法	フロントパネル取付形
標準流量	100 l/min
使用圧力	1.6 ... 8 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	POM
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
オリフィス径	2.5 mm
取付方向	任意
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	90 g
エア接続ポート 3	PK-3
Material seals	NBR