


ボールバルブ VZBM-1/2-RP-25-D-2-F03-B2B3

部品番号: 4405648

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 1/2", top flange F03, PN25, thread EN 10226-1.

この製品はFesto製ではありません。

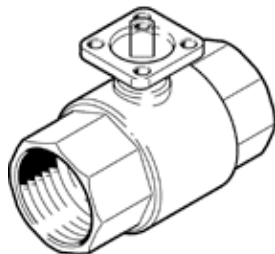

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------|--|
| 構造 | 2方向ボールバルブ |
| 操作方法 | メカ機構 |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 取付方法 | ライン設備 |
| プロセスバルブ接続 | Rp1/2 |
| 切換位置表示 | スロット指示/フロー指示 |
| フランジ金具の取付穴パターン | F03 |
| 内径 | 15 mm |
| DN : 呼び径 | 15 |
| バルブ機能 | 2/2 |
| 流れ方向 | 逆流可能 |
| プロセスバルブの呼び圧力 | 25 |
| プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク | 4.3 Nm |
| 規格 | EN 10226-1 ISO 5211 |
| 流体 | ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体 |
| 流体温度 | -15 ... 90 °C |
| Kv値 | 15 m3/h |
| 材質 | RoHS対応 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | 真鍮 ニッケルメッキ |
| ハウジングの材質番号 | CW617N |
| Material seals | FPM HNBR PTFE |
| Material ball | 真鍮 クロムメッキ |
| ボールの材質番号 | CW617N |
| Material shaft | 真鍮 |
| シャフトの材質番号 | CW617N |
| 質量 | 206 g |
| CEマーク | EUプリントデバイスガイドライン準拠 |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |