


# ボールバルブ VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

部品番号: 4405653

FESTO

Brass, 2/2-way, nominal width 2", top flange F0305, PN25, thread EN 10226-1.

この製品はFesto製ではありません。

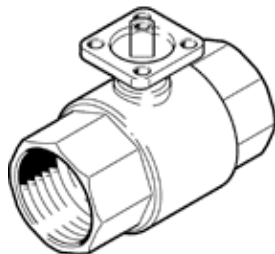

## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp2
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F03 F05
内径	50 mm
DN : 呼び径	50
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	25
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	14.5 Nm
規格	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体
流体温度	-15 ... 90 °C
Kv値	243 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
ハウジングの材質番号	CW617N
Material seals	FPM HNBR PTFE
Material ball	真鍮 クロムメッキ
ボールの材質番号	CW617N
Material shaft	真鍮
シャフトの材質番号	CW617N
質量	1,770 g
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低