


# ボールバルブ VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3

部品番号: 4405686

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 1/2", PN50, thread EN 10226-1.

この製品はFesto製ではありません。

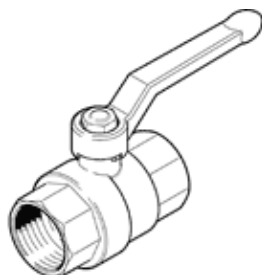

## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp1/2
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
内径	15 mm
DN : 呼び径	15
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	50
差圧発生時の動モーメント	9 Nm
規格	EN 10226-1
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体
流体温度	-15 ... 120 °C
Kv値	15 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
ハウジングの材質番号	CW617N
Material seals	NBR PTFE
Material ball	真鍮 クロムメッキ
ボールの材質番号	CW617N
Material shaft	真鍮
シャフトの材質番号	CW617N
質量	200 g
認証	DVGWガス DVGW水
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低