 



空気圧バルブ A-5-1/4

部品番号: 4436
廃番予定品

FESTO

機械操作 (オプションとして手動操作の変更可能)
製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

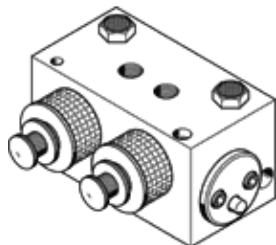

データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
標準流量	700 l/min
使用圧力	0 ... 10 bar
構造	スプール弁
オリフィス径	7 mm
パイロット圧力	2 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油が必要
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	770 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
Material housing	アルミニウム