


# ワンタッチエルボコネクタ LCK-3/8-PK-9

部品番号: 4474

FESTO

回転形、シールリング2個付

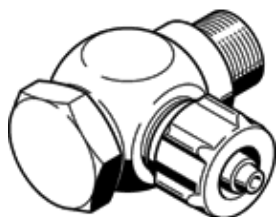

## データシート

| 特長  | 値                                |
|---|----------------------------------|
| オリフィス径  | 8 mm                             |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ                                 | シールリング                           |
| 取付方向  | 任意                               |
| デザイン  | L-shape                          |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa                 |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 10 bar                 |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi              |
| 作動流体  | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア     |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                           |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 1 - 腐食ストレス低                      |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 周囲温度  | -10 ... 60 °C                    |
| 締め付けトルク   | 12.5 Nm                          |
| 締め付けトルク公差                                       | ± 20 %                           |
| エア接続ポート 1                                       | G3/8 (雄ネジ)                       |
| エア接続ポート 2                                       | 内径9mmバープニップル用 (ナット付)             |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy |
| 材質  | RoHS対応                           |
| Material sealing ring                           | 強化PA<br>TPE-U(PU)                |
| Material hollow bolt                            | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material swivel fitting                         | 亜鉛ダイカスト                          |