


# Tクイックコネクタ

## TCK-1/8-PK-6

部品番号: 4486

FESTO

回転形、シールリング2個付

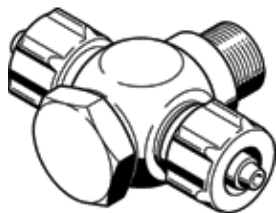

## データシート

特長	値
オリフィス径	4.9 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
デザイン	T形
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
締め付けトルク	3.5 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用 内径6mm/バーブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応
Material sealing ring	強化PA TPE-U(PU)
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material hollow bolt	Anodised wrought aluminium alloy
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト