 



# 空気圧バルブ

## VL-5-PK-3

部品番号: 4504

FESTO

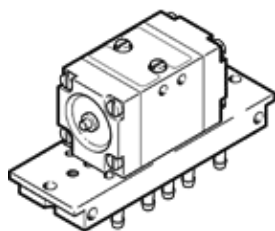

## データシート

| 特長                           | 値                               |
|------------------------------|---------------------------------|
| バルブ機能                        | 5方弁シングル                         |
| 標準流量                         | 105 l/min                       |
| 使用圧力                         | 1.5 ... 8 bar                   |
| 構造                           | ポペット弁                           |
| オリフィス径                       | 2.5 mm                          |
| 切換時間 off                     | 22 ms                           |
| 切換時間 on                      | 15 ms                           |
| 作動流体                         | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア    |
| PWIS conformity              | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 周囲温度                         | -10 ... 60 °C                   |
| 質量                           | 130 g                           |
| 取付方法                         | サブベース<br>取付フレーム<br>取付穴<br>オプション |
| エア接続ポート 1                    | PK-3                            |
| エア接続ポート 2                    | PK-3                            |
| エア接続ポート 3                    | PK-3                            |
| エア接続ポート 4                    | PK-3                            |
| エア接続ポート 5                    | PK-3                            |
| 材質                           | RoHS対応                          |
| Material of connecting plate | 真鍮<br>強化PPS                     |
| Material seals               | NBR                             |
| Material housing             | プラスチック<br>亜鉛ダイカスト               |