


軸キット EAMM-A-V20-28A

部品番号: 4505258

★ Core product range

FESTO

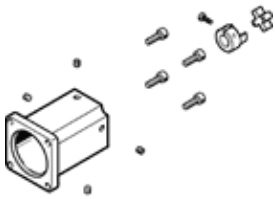

データシート

特長	値
基準長さ	36.4 mm
取付方向	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	0.022 kgmm ²
変換トルク	0.2 Nm
質量	27 g
インタフェースコード, アクチュエータ	V20
インタフェースコード, モータ	28A
材質	RoHS対応