 



バルブ VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A

部品番号: 4514747

FESTO

3/2 monostable, F19A armature system, NAMUR.

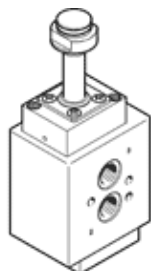

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	51 mm
標準流量	2,162 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
構造	パイロット式ポペットバルブ
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
認証発行部	TÜV 968/V 1251.00/21
オリフィス径	12 mm
シール	メタルシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
セーフティ機能	Safe venting
セーフティインテグリティレベル (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) SIL3 Low Demand modeまで
換気流量Kv	1.98 m3/h
排気流量Kv	3.86 m3/h
標準流量 (2->3)	4,224 l/min
切換時間 off	14 ms
切換時間 on	25 ms
作動流体	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-25 ... 60 °C
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	880 g
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	フランジ1/4 NAMURポートパターン
エア接続ポート 3	G1/2
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミ材