 



バルブ VOFC-L-M52-M-FG14-F19A

部品番号: 4514924

FESTO

5/2 monostable, F19A armature system, NAMUR.

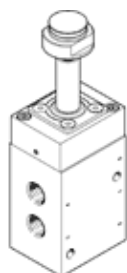

データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	電気
幅	40 mm
標準流量	1,030 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
使用圧力	2.5 ... 8 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	6 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
セーフティインテグリティレベル (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) この製品はSIL2までのSRP/CSに使用可能です。
換気流量Kv	1.08 m ³ /h
排気流量Kv	1.08 m ³ /h
標準流量 (2->3)	978 l/min
切換時間 off	22 ms
切換時間 on	26 ms
作動流体	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-25 ... 60 °C
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	520 g
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	フランジ1/4 NAMURポートパターン
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	フランジ1/4 NAMURポートパターン
エア接続ポート 5	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミ材