

 

# ソレノイドバルブ

## BMFH-2-3-M5

部品番号: 4522

FESTO

ソレノイドコイルとソケット付、マニュアル操作、継手はM5。  
また"-  
OD"を追加しますとソケット無しも選択可能で価格も下がります。  
。発注時に電圧明記。

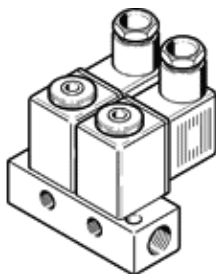

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx2基
操作方法	電気
標準流量	50 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
使用圧力	0 ... 8 bar
構造	ポペットバルブ (スプリングリターン)
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	1.3 mm
シール	ソフトシール
バルブ位置	2
制御方法	直動
ピックアップ時の消費パワー	7.5 W
保持時の消費パワー	6 W
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
質量	245 g
配線方式	プラグ
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	M5
エア接続ポート 3	M5
Material housing	アルミニウム