

 

# バルブ

## VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19

部品番号: 4527268

FESTO

3/2 monostable, F19 armature system, NAMUR.

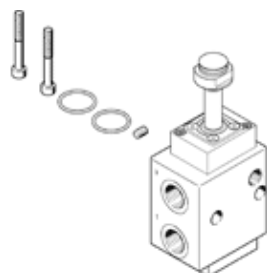

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	51 mm
標準流量	2,108 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
構造	パイロット式ポペットバルブ
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
認証発行部	TÜV 968/V 1251.00/21
オリフィス径	12 mm
シール	メタルシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
流れ方向	逆流不可
セーフティ機能	Safe venting
セーフティインテグリティレベル ( SIL )	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) SIL3 Low Demand modeまで
使用圧力に注意	0 - 0.8 MPa with external pilot air
換気流量Kv	1.93 m3/h
排気流量Kv	3.07 m3/h
標準流量 ( 2->3 )	3,353 l/min
切換時間 off	14 ms
切換時間 on	25 ms
作動流体	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	-25 ... 60 °C
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	900 g
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	フランジ1/2 NAMURポートパターン
エア接続ポート 3	G1/2
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミ材