


ソレノイドバルブ

MOFH-3-M5

部品番号: 4543

FESTO

マニュアル操作付、ソレノイドコイルとソケット無し、ソレノイドコイルとソケットは別途ご注文ください。

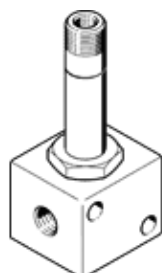

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルオープン
操作方法	電気
標準流量	46 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.65 MPa
使用圧力	0 ... 6.5 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
認証	c UL us - Recognized (OL)
オリフィス径	1.5 mm
排気機能	絞り調整不可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	ロック式
制御方法	直動
流れ方向	逆流不可
切換時間 off	8.5 ms
切換時間 on	12 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-15 ... 60 °C
周囲温度	-15 ... 40 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
エア接続ポート 3	M5