 



# スピードコントローラ GRF-PK-3X2

部品番号: 4566

FESTO

サブベース2n付、チューブNW3用バーブ形ニップル付

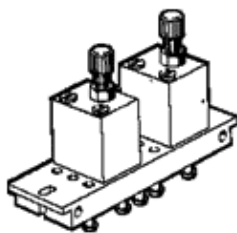

## データシート

| 特長                       | 値                            |
|--------------------------|------------------------------|
| バルブ機能                    | スピードコントローラ                   |
| エア接続ポート 1                | PK-3                         |
| エア接続ポート 2                | PK-3                         |
| 調整部品                     | 刻み付ボルト                       |
| 取付方法                     | 取付穴                          |
| 絞り方向時標準流量                | 45 l/min                     |
| 自由流れの方向時の標準流量            | 45 l/min                     |
| 使用圧力                     | 0.5 ... 8 bar                |
| 周囲温度                     | -10 ... 60 °C                |
| Material housing         | 鍛造アルミ合金                      |
| 取付方向                     | 任意                           |
| 作動流体                     | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意            | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )           |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 流体温度                     | -10 ... 60 °C                |
| 質量                       | 145 g                        |
| Material adjusting screw | 真鍮                           |