 



トグルレバーバルブ H-5/3-1/4

製品番号: 4577

FESTO

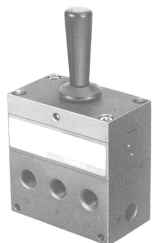

データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポート3位置 クローズドセンタ
操作方法	手動
標準公称流量	680 l/min
空気圧作動ポート	G1/4
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動電圧	2 bar...10 bar
リセット方法	メカスプリング
呼び径	7 mm
シーリング原理	ソフト
制御方法	パイロット式
流れ方向	反転負荷
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1060 g
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4