


# 軸キット EAMM-A-V32-57A

部品番号: 4597016

★ Core product range

FESTO

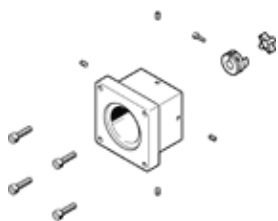

## データシート

特長	値
基準長さ	41.5 mm
取付方向	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	0.19 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	1.5 Nm
質量	180 g
インタフェースコード, アクチュエータ	V32
インタフェースコード, モータ	57A
材質	RoHS対応