

 

ソレノイドバルブ

MF-4-1/8

部品番号: 4612
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2022年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

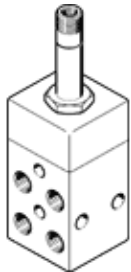

データシート

特長	値
バルブ機能	4方弁シングル
操作方法	電気
標準流量	120 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
使用圧力	3 ... 8 bar
構造	ポペットバルブ (スプリングリターン)
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65
オリフィス径	3.5 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	パイロット式
流れ方向	逆流れ不可
切換時間 off	23 ms
切換時間 on	13 ms
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 40 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理