


# 軸キット EAMM-A-T46-80P

部品番号: 4624170

★ Core product range

FESTO

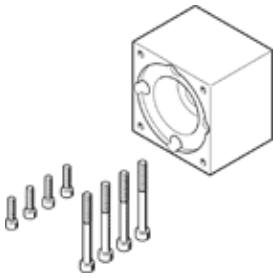

## データシート

特長	値
基準長さ	63.1 mm
取付方向	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	3.2 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	10 Nm
質量	840 g
インタフェースコード, アクチュエータ	T46
インタフェースコード, モータ	80P
材質	RoHS対応