


センサ SKDA-1.5-AB

部品番号: 4624759

FESTO

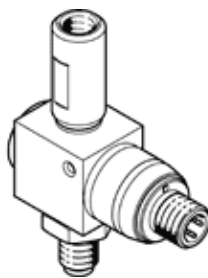

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|--|
| 力の測定範囲 | 0 ... 1.5 kN |
| キャリブレーション範囲 | -0.2 ... 2 kN |
| 負荷上限 | 3.75 kN |
| 使用電圧範囲 (DC) | 10 ... 30 V |
| アナログ出力 | 4 - 20 mA |
| 精度、アナログアウトプット : FS | 0.2 %FS |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 ステンレス |
| 材質 | PWIS質を含む RoHS対応 |
| 質量 | 0.2 kg |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 保護仕様 | IP67 |
| 配線方式 | プラグソケット M12x1 4ピン A-コード |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| KC mark | KC-EMV |