


センサ SKDA-0.8-AB

部品番号: 4625314

FESTO

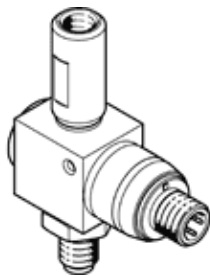

データシート

特長	値
力の測定範囲	0 ... 0.8 kN
キャリブレーション範囲	-0.2 ... 1 kN
負荷上限	1.5 kN
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
アナログ出力	4 - 20 mA
精度、アナログアウトプット : FS	0.2 %FS
Material housing	鍛造アルミ合金 ステンレス
材質	PWIS質を含む RoHS対応
質量	0.2 kg
周囲温度	-20 ... 80 °C
保護仕様	IP67
配線方式	プラグソケット M12x1 4ピン A-コード
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
KC mark	KC-EMV