


接続プレート

VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

部品番号: 4727328

FESTO

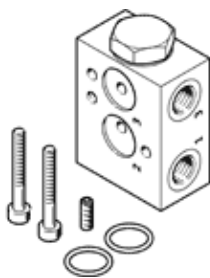

データシート

特長	値
取付方向	任意
パイロット方式	内部パイロット
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力	2 ... 8 bar
換気流量Kv	2.2 m3/h
排気流量Kv	8.6 m3/h
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
質量	250 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 2	フランジ1/4 NAMURポートパターン
エア接続ポート 3	1/4 NPT
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミ材
Material seals	NBR