


# ボールバルブ VZBE-11/2-T-63-D-2-M-V15V15

部品番号: 4745221

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 11/2",  
PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

この製品はFesto製ではありません。

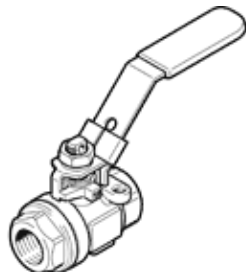

## データシート

特長	値
構造	2-way ball valve with hand lever
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	1 1/2 NPT
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
内径	38 mm
DN : 呼び径	40
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	20 Nm
規格	ASME B1.20.1
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Kv値	232 m3/h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	鋳造ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	1,800 g
認証	CRN
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高