


# パラレルモジュール EAMM-U-30-V20-28A-44

部品番号: 4767125

★ Core product range

FESTO

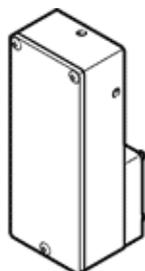

## データシート

特長	値
サイズ	30
中間距離	44 mm
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 50 °C
負荷慣性モーメント	2.11 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	0.015 Nm
変換トルク	0.05 Nm
質量	97 g
インタフェースコード, アクチュエータ	V20
インタフェースコード, モータ	28A
材質	RoHS対応