

ボールバルブ


VZBD-3/4-S1-16-T-2-F0304-V14V14

部品番号: 4795667

FESTO

Stainless steel for use in cosmetics and the pharmaceuticals industry, 2/2-way, nominal width 3/4", top flange F0304, PN16, clamping fitting to ASME-BPE, electropolished.

この製品はFesto製ではありません。

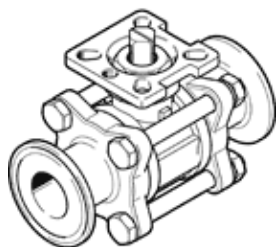

データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	ASME-BPEに準じたクランプ
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F0304
内径	15.8 mm
DN: 呼び径	20
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	16
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	9 Nm
規格	ASME BPE ISO 5211
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Kv値	36 m ³ /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
Material housing	鑄造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	鑄造ステンレス
ボールの材質番号	1.4409
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	530 g
認証	3-A Sanitary CRN
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大